

中貿有限公司


友貿電機（深圳）有限公司

NICHIBO DC MOTOR

客戶名稱 (Customer) : Jameco
 資料檔名 (Filename) : 樣品KF機種
 馬達型號 (Motor No.) : KC3SFN-8021F-WR/75
 額定電壓 (Voltage) : 12.0V
 額定輸出 (Pout Rated) : 134W

實驗室溫度 (Ambient Temperature) : 25
 無載轉速 (No-Load R.P.M) : 23000
 無載電流 (No-Load Current) : 2.90A
 啓動轉矩 (Started Torque) : 6.18Kg.cm
 測試日期 (Test Date) : 2019.10.8

	轉速 R.P.M.	電流 Amps	轉矩 Kgcm	效率 Eff(%)	輸出功率 W(out)	輸入功率 W(in)
堵住狀態 (Locked Rotor)	0	113.492	6.189	0.00	0.0000	1356.023
最大扭力 (Max-Torque)	0	113.492	6.189	0.00	0.0000	1356.023
最大效率 (Max-Efficiency)	20367	13.970	0.642	80.64	134.2810	166.520
最大輸出功率(Max-W(out))	11278	58.249	3.098	51.56	358.8470	695.967

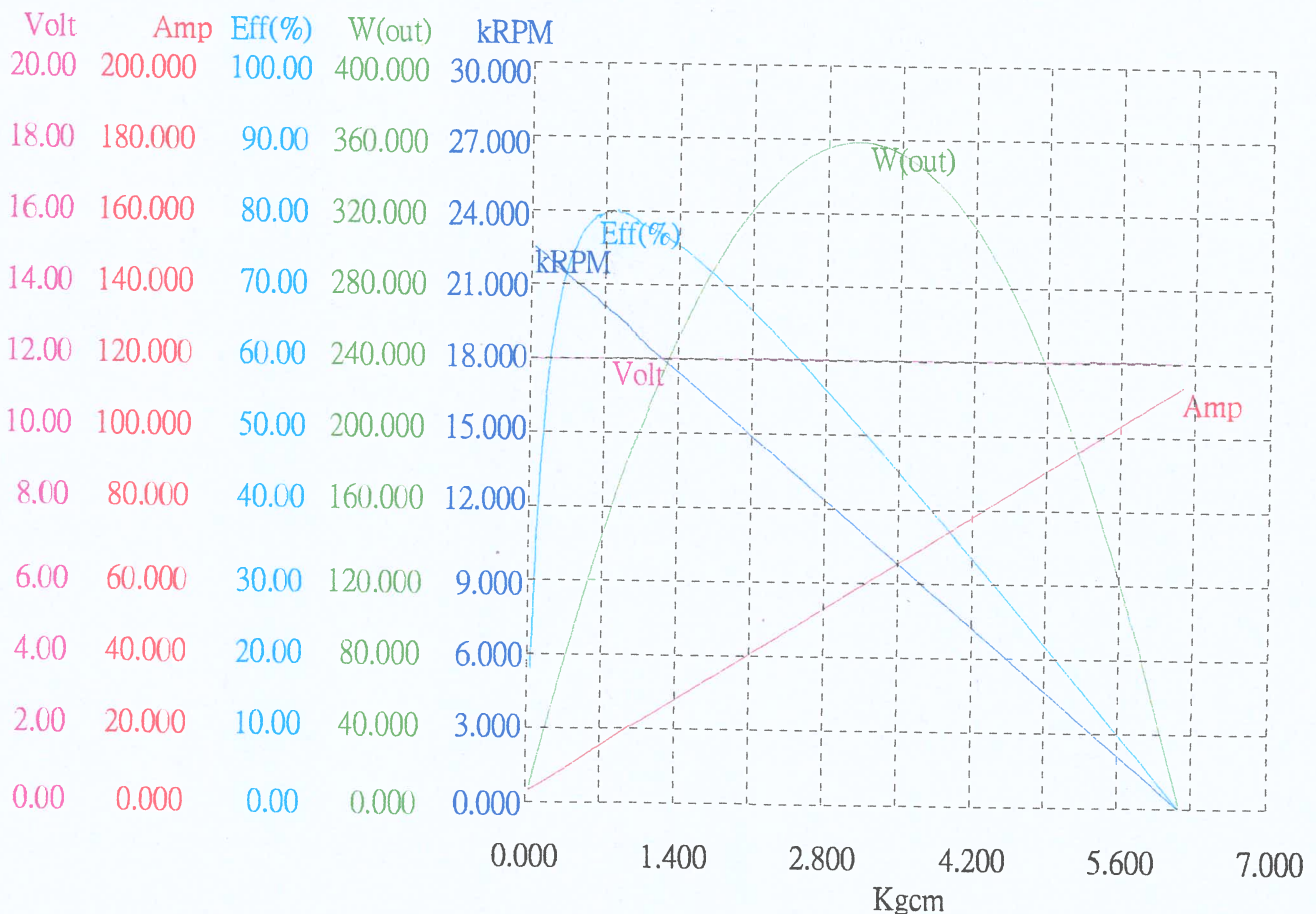

扭力常數(Torque Constant): 0.0555
 馬達常數(Motor Constant): 0.1413

