


中貿有限公司 友貿電機廠 NICHIBO DC MOTOR

客戶名稱 (Customer) :
 資料檔名 (Filename) : 樣品DC130机种
 馬達型號 (Motor Model) : DC-130S-06840-NR/42
 額定電壓 (Voltage) : 24.0V
 額定輸出 (Rated Power Output) : 0.78W

實驗室溫度 (Ambient Temperature) : 25
 無載轉速 (No-Load R.P.M) : 7400
 無載電流 (No-Load Current) : 35mA
 啟動轉矩 (Started Torque) : 56.7g-cm
 測試日期 (Test Date) : 2015.09.02




	轉速 R.P.M.	電流 Amps	轉矩 Grcm	效率 Eff(%)	輸出功率 W(out)	輸入功率 W(in)
堵住狀態 (Locked Rotor)	0	0.211	56.797	0	0.000	4.882
最大扭力 (Max-Torque)	0	0.211	56.797	0	0.000	4.882
最大效率 (Max-Efficiency)	5615	0.069	13.560	50	0.782	1.578
最大輸出功率(Max-W(out))	3831	0.114	27.175	41	1.069	2.639

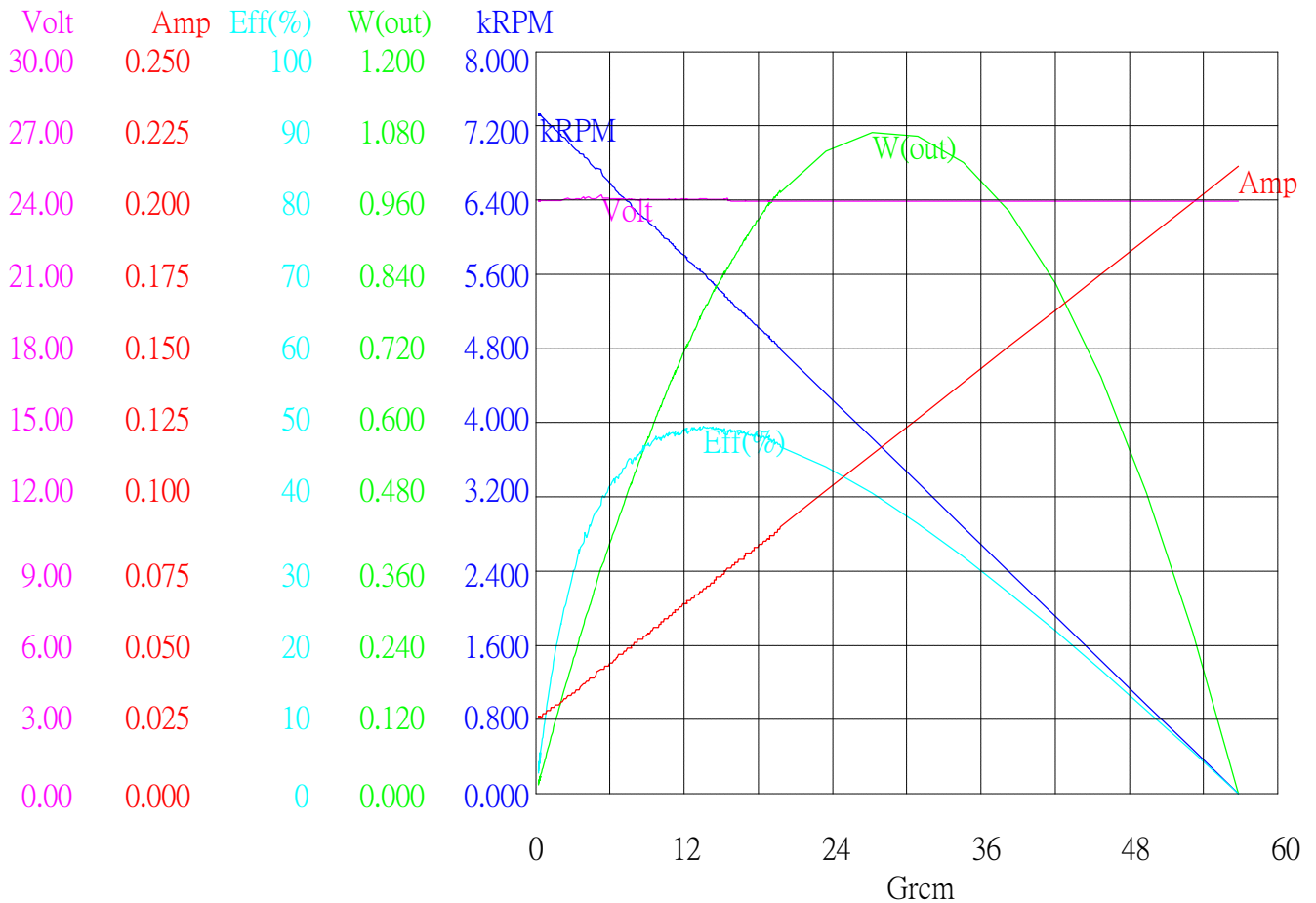

扭力常數(Torque Constant): 300.7760
 馬達常數(Motor Constant): 18.4452

REV A0

DIRECTION OF ROTATION

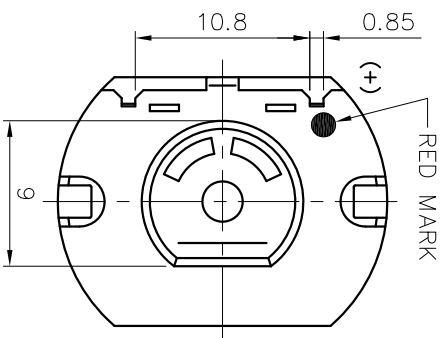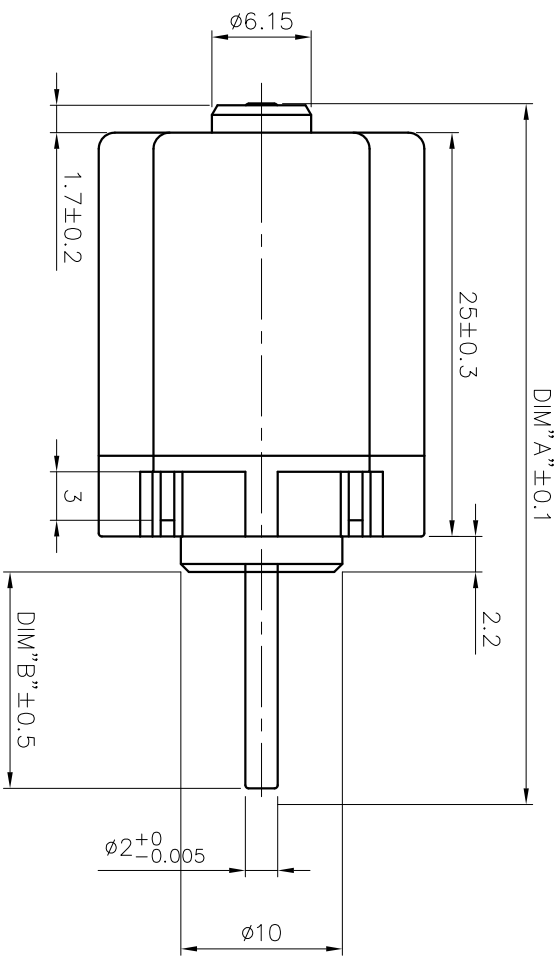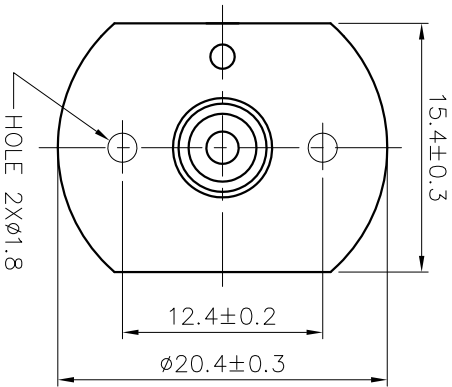

- NOTE :
- 1.LENGTH OF SHAFT DIM "A" 42.0 mm.
 - 2.FRONT EXTENSION DIM "B" 13.4 mm.
 - 3.END PLAY : 0.05-0.60 mm.



中 貿 有 限 公 司
NICHIBO TAIWAN CORP.

台北市104 內湖區內湖路一段308 號10 樓之1
10F-1,NO.308, SEC.1, NEIHU RD., NEIHUAREA, TAIPEI,
TAIWAN (R.O.C)
TEL: 886-2-2797-7212 FAX: 886-2-2658-8460
http://www.nichibo-motor.com

友 貿 電 機 (深 圳) 有 限 公 司

NICHIBO MOTOR(SHEN ZHEN) CO., LTD.
中國廣東省深圳市寶安區沙井鎮一村崗頭工業區
CANTOW IND. DIST, HOWEE, SHAJING, BAOAN, SHENZHEN
CITY, GUANGDONG, CHINA
TEL: 86-755-2969-7722 86-755-2969-5488
FAX: 86-755-2969-5566

未注公差

0	±0.3
0.0	±0.1
0.00	±0.05
角度	±5°
比例	FREE

名 稱
NAME

型 號
MODEL

單 位
UNIT

DC-130S-06280-NR

mm

日 期
DATE

2015/9/2